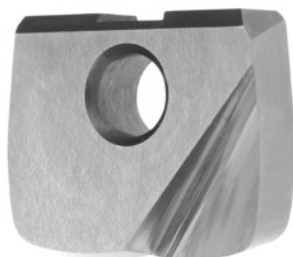


**Garant****Fræsevendeskærsplatte Ø 12 mm, til kopifræser, stump, konisk****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 212764 ALU    |
| GTIN                | 4062406103125 |
| Artikelklasse       | 21A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

· Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed:  $\pm 0,015$  mm.

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.

**Teknisk beskrivelse**

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Type                                            | ALU    |
| Type                                            | HU7810 |
| Hjørneradius                                    | 1 mm   |
| Skæremateriale                                  | HM     |
| Radius Wiper aksial                             | 12 mm  |
| Radius Wiper radial                             | 24 mm  |
| Skærradius $R_1$                                | 1 mm   |
| Skærlængde $L_c$                                | 6 mm   |
| Tilspænding $f_z$ i aluminium, med korte spåner | 0,1 mm |

## Datablad

Antal skift/skær

1

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning