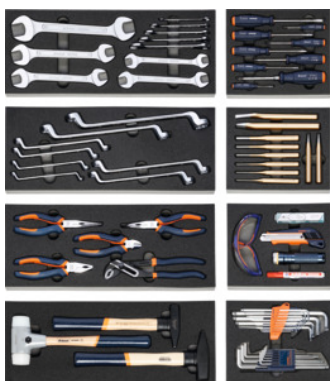


**Garant**
**Værktøjssorteringssystem-sortiment til 3 skuffer, Type: G1**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	955051 G1
GTIN	4062406158446
Artikelklasse	91A

**Beskrivelse**
**Udførelse:**

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende blå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Hårdskumindsatserne fylder 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) af skuffernes nytteflade.

**Passer til :**

**GARANT-værkstedsvogne** med heludtræksskuffer og skuffemål på **20 G × 16 G** hhv. 500 × 400 mm (B × D).

Værkstedsvogn nr. 914520 – 914582.

**Leveringsomfang:**

Dobbelte gaffelnøgler, sæt nr. 952422 str. 10: 1 stk.

Værkstedstilbehør-sortiment nr. 954852 str. 5: 1 stk.

Tang-sortiment nr. 954201 str. 5: 1 stk.

Sortiment med mejsler, dorne, splituddrivere nr. 954652 str. 10: 1 stk.

Hammer-sortiment nr. 954665 str. 3: 1 stk.

Dobbelt-ringnøglesæt nr. 952443 str. 8: 1 stk.

6-kant-vinkelskruetrækker til Torx® nr. 953141 str. 22: 1 stk.

Skruetrækker-sortiment nr. 953391 str. 9: 1 stk.

Passer til værkstedsindretning: Værkstedsvogn

## Teknisk beskrivelse

Fyldningsgrad for en skuffe i G	20×16
Passer til værkstedsindretning	Værkstedsvogn
Produkttype	Hårdskumsindlæg bestyktet til skuffe i værkstedsvogn

## Tilbehør

Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 4 mm	660030 4
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 12X13 mm	615700 12X13
Krydsmejsel Hel længde 200 mm	740600 200
Komfortbeskyttelsesbrille uvex i-vo Glastoning CLEAR	096515 CLEAR
Knækklingesæt, 10 stk., 18 mm "experience" antal	845010
Unbrakonøglesæt til Torx®, med MagicSpring® holdefunktion Antal skruetrækkere 13	625025 13
Kombinationstang, forkromet med 2K-greb Hel længde 180 mm	700940 180
Splituddriver, normal kvalitet, lakeret Spids-Ø D 6 mm	747000 6
Dorne kraftig udførelse Spids-Ø 3 mm	745500 3
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 5,5 mm	660030 5,5
Splituddriver, normal kvalitet, lakeret Spids-Ø D 3 mm	747000 3
Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft Skærbredde b 2,5 mm	660030 2,5
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 954852	952001 954852
Vandpumpetang med klik-finjustering, sort Hel længde 250 mm	706000 250
	952001 953141

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til  
hårdskumssortiment 953141

Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft  
Krydskærvstørrelse 2

667690 2

Smedehammer med Skaftbeskyttelseskrave Vægt uden  
skaft 500 g

750110 500

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
24X27 mm

615700 24X27

Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft  
Krydskærvstørrelse 00

667690 00

Dobbelte gaffelnøgler, sæt Antal nøgler 10

610710 10

Rekylfri hammer med nylonbaner Hickory-skaft  
Hammerhoved-Ø 40 mm

754750 40

Splitudriver, normal kvalitet, lakeret Spids-Ø D 2 mm

747000 2

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
10X11 mm

615700 10X11

Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft  
Krydskærvstørrelse 0

667690 0

Universalkniv med tokomponent-greb med 3 klinger, 18  
mm

845020

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til  
hårdskumssortiment 954665

952001 954665

Flad rundtang afvinklet, forkromet, med greb Hel længde  
200 mm

713440 200

Skruetrækker til Phillips, med 2K-Haptoprene-skaft  
Krydskærvstørrelse 1

667690 1

Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft  
Skærbredde b 2 mm

660030 2

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
14X17 mm

615700 14X17

Smedehammer med Skaftbeskyttelseskrave Vægt uden  
skaft 300 g

750110 300

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til  
hårdskumssortiment 954201

952001 954201

660030 3,5

Skruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft  
Skærbredde b 3,5 mm

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
16X18 mm 615700 16X18

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til  
hårdskumssortiment 953391 952001 953391

LED-lommelygte med batterier Type 130 mm 081505 130

Flad rundtang lige, forkromet, med greb Hel længde 200  
mm 713040 200

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til  
hårdskumssortiment 954652 952001 954652

Fladmejsel Hel længde 200 mm 740500 200

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 6X7  
mm 615700 6X7

Sekskant-vinkelnøglesæt, med holdekugle forkromet Antal  
skruetrækkere 9 627132 9

Splitudriver, normal kvalitet, lakeret Spids-Ø D 8 mm 747000 8

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
19X22 mm 615700 19X22

Dorne kraftig udførelse Spids-Ø 4 mm 745500 4

Permanentmarker Skrivefarve R 085130 R

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 8X9  
mm 615700 8X9

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til  
hårdskumssortiment 952443 952001 952443

Splitudriver, normal kvalitet, lakeret Spids-Ø D 5 mm 747000 5

Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til  
hårdskumssortiment 952422 952001 952422

Splitudriver, normal kvalitet, lakeret Spids-Ø D 4 mm 747000 4

Dobbelte gaffelnøgler, sæt Antal nøgler 10 610610 10

LED-lommelygte med batterier Type 125 mm 081505 125

Vandpumpetang med klik-finjustering, sort Hel længde  
250 mm 706001 250