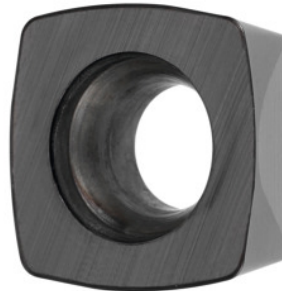


Garant**XDLW 09T308 TN, HB7720, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212950 ST1400
GTIN	4045197453877
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks}}$ Tilspænding f_z pr. tand: 0,79 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: XDLW 09T308 TN

Type: ST1400

Hjørneradius: 0,8 mm

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks}}$: 1,99 mm**Teknisk beskrivelse**

Type	ST1400
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDLW 09T308 TN
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks}}$	1,99 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7720
Skæremateriale	HM

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	1,15 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,79 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning