


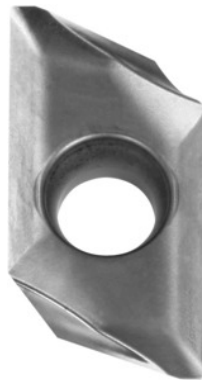

ZDET 16M512 FR-721, GH1, Typ: ALU



Bestelldaten

Bestellnummer	220816 ALU
GTIN	4059782504240
Artikelklasse	28E

Beschreibung

Empfehlung:

Beim Tausch der Wendepplatten bitte auch die Schrauben ersetzen. Ersatzschrauben werden mit den Wendepplatten geliefert.

Hinweis:

f_z für $a_e = 0,3 \times D$.

f_z für Schruppen bis $a_{p,max}$ 16 mm: 0,12 - 0,25 mm

f_z für Vorschlichten a_p 3 mm: 0,05 - 0,15 mm

f_z für Schlichten a_p 1 mm: 0,02 - 0,1 mm

Technische Beschreibung

f_z für Schlichten a_p 1 mm	0,02 - 0,1 mm
Typ	ALU
f_z für Vorschlichten a_p 3 mm	0,05 - 0,15 mm
f_z für Schruppen bis $a_{p,max}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$ beim Besäumen	16 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$ bei Vollnuten	16 mm

Serie	Eckfräser
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZDET 16M512 FR-721
Sorte	GH1
Schneidstoff	HM