


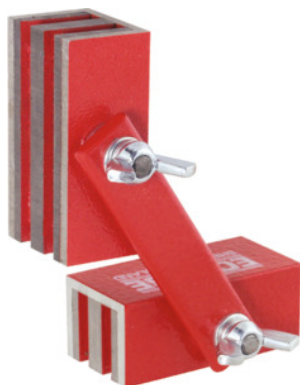

Lankstas su nuolatiniu magnetu 3 pusės magnetinės, Feritas



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085962
GTIN	5012095050957
Produktų klasė	08P

Aprašas

Aprašymas:

Magnetinius blokus galima užfiksuoti bet kuriuo **pageidaujamu kampu**.

Atsparus temperatūrai iki maks. 100 °C, 3 pusės magnetinės.

maksimali vardinė sukibimo jėga: 120 N

Atskiro bloko ilgis: 60 mm

Atskiro bloko plotis: 29 mm

Atskiro bloko aukštis: 25 mm

Techninis aprašymas

Atskiro bloko aukštis	25 mm
Atskiro bloko plotis	29 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	100 °C
maksimali vardinė sukibimo jėga	120 N
Atskiro bloko ilgis	60 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	Feritas

