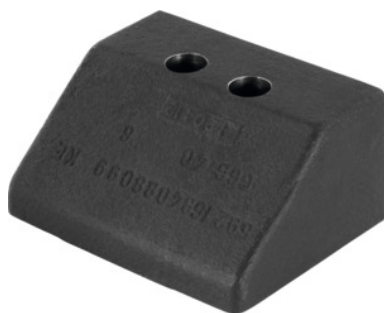


**Surovec čeljusti za Centro Gripp, za tip: 125****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 361186 125    |
| GTIN                  | 4250364402323 |
| Razred artikla        | 34A           |

**Opis****Material:**

GGG40 – z možnostjo kaljenja.

**Primerno za:**

Centro Gripp art. 361180.

**Obseg dobave:**

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

**Tehnični opis**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Višina čeljusti h   | 58 mm            |
| Dolžina čeljusti l  | 94,5 mm          |
| c <sub>1</sub>      | 54 mm            |
| za tip              | 125              |
| ustreza barvni kodi | Centro Gripp     |
| Širina čeljusti b   | 124 mm           |
| Širina utora c      | 12 mm            |
| Vrsta izdelka       | Čeljusti primeža |

