


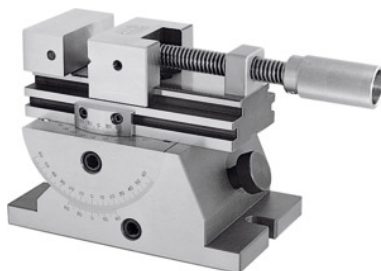

Univerzalni primež za brušenje in kontrolo, Širina čeljusti A: 70 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	363350 70
GTIN	4045197313485
Razred artikla	38F

Opis

Izvedba:

- Iz orodnega jekla, v celoti kaljeni in precizno brušeni.
- Nastavitev v 2 oseh (zasuk in naklon).
- Odčitavanje na skali z nonijem: 3'.

Uporaba:

Za **precizno obdelavo** in **kontrolno ravni površini in površini pod kotom do 46°**.

Točnost:

Znotraj **0,003 mm/100 mm**.

maksimalno območje vpenjanja b: 80 mm

Višina čeljusti C: 30 mm

Celotna dolžina a: 180 mm

Celotna širina B: 110 mm

Celotna višina c: 137 mm

Območje naklona: 2×60°

Tehnični opis

Celotna višina c	137 mm
Območje naklona	2×60°
Celotna dolžina a	180 mm
maksimalno območje vpenjanja b	80 mm

Masa	12 kg
Širina čeljusti A	70 mm
Višina čeljusti C	30 mm
Celotna širina B	110 mm