


**Produktdatenblatt**  
**Product Data Sheet**

<b>Art.-Nr.</b> <b>Part No.</b> <b>40029</b>	<b>Typ</b> <b>Type</b> <b>ESD-PLUS 003</b>
<b>Bezeichnung</b> <b>Description</b> <b>Mikro-Präzisionsabisolierer</b> <b>Micro-Precision Wire Stripper</b>	

Abbildung  
Image

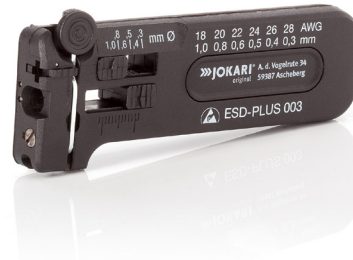

**Anwendung**  
**Usage**

Abisolieren von feinen Leitern in geschützten ESD-Bereichen (EPA = Elektrostatisch gefährdete Bereiche)  
Stripping of fine wires in ESD-safe areas (EPA = electrostatic protected areas)

**Anwendungsbereich**  
**Capacity**

mm Ø 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 | AWG 28 - 26 - 24 - 22 - 20 - 18


**Kabeltypen**  
**Cable types**

Telekommunikations- und Elektronikdrähte mit PVC-, Teflon-, Kynar-, Tefzel-, Mylar-Isolierungen u. ä.  
Telecommunication and electronic wires with PVC-, Teflon-, Kynar-, Tefzel-, Mylar-insulation and similar

**Material**

Gehäuse: Ableitendes Polyamid (PA)  
Klinge: Spezialstahl, gehärtet  
Body: Dissipative Polyamide (PA)  
Blade: special steel, hardened and tempered

**Abmessungen + Gewicht**  
**Dimensions + weight**

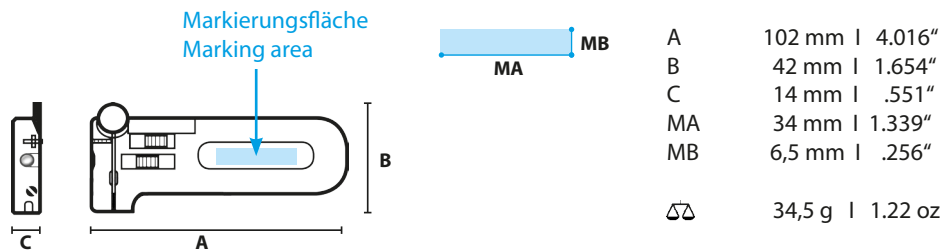

**Ursprungsland**  
**Country of Origin**

Deutschland  
Germany

**Zolltarifnummer**  
**Customs Tariff Number**

8211 9300

**EAN-Code (EAN 13)**  
4011391400290



**Prüfzeichen**  
**Approvals**



**Warnhinweis**  
**Warning**

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.  
Never use tool on or near live electrical circuits.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Subject to change and errors without notice.