

74 02 250 T

Kraft-Seitenschneider mit Befestigungsöse



- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung




20 % Kraftersparnis

im Vergleich zu herkömmlichen Seitenschneidern gleicher Länge.

Mit angeschmiedeter Gelenkchse.

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 74 02 250 T |
| EAN | 4003773080091 |
| Zange | schwarz atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung |
| Form | 0 |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm | 4,6 |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm | 3,5 |
| Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) Ø mm | 3,0 |
| Länge mm | 250 |
| Gewicht netto g | 460 |

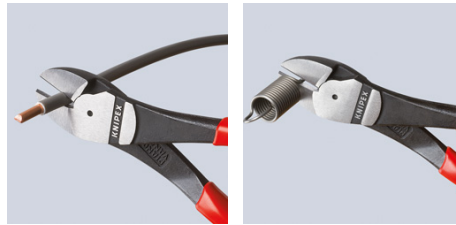

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten