

74 21 200

Kraft-Seitenschneider




- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
 - Form: 25° gewinkelte Zangengriffe bieten Freiraum zum Greifen

20 % Kraftersparnis

im Vergleich zu herkömmlichen Seitenschneidern gleicher Länge.

Mit angeschmiedeter Gelenkachse.

Artikel-Nr.	74 21 200
EAN	4003773050483
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	2
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	4,2
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	3,0
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) Ø mm	2,5
Abmessung Winkel °	12
Länge mm	200
Gewicht netto g	258

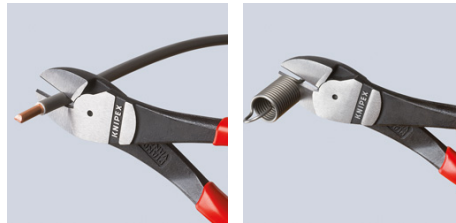

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

