

# 74 22 200 T

## Kraft-Seitenschneider mit Befestigungsöse



- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
  - Form: 12° gewinkelter Kopf bietet Freiraum zum Greifen
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung




### 20 % Kraftersparnis

im Vergleich zu herkömmlichen Seitenschneidern gleicher Länge.

Mit angeschmiedeter Gelenkachse.

<b>Artikel-Nr.</b>	74 22 200 T
<b>EAN</b>	4003773080107
<b>Zange</b>	schwarz atramentiert
<b>Kopf</b>	poliert
<b>Griffe</b>	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
<b>Form</b>	2
<b>Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	4,2
<b>Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	3,0
<b>Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) Ø mm</b>	2,5
<b>Länge mm</b>	200
<b>Gewicht netto g</b>	305

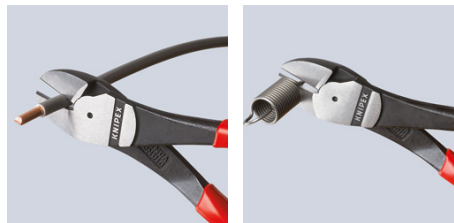

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten