

74 22 250 T

Kraft-Seitenschneider mit Befestigungsöse




- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
 - Form: 12° gewinkelter Kopf bietet Freiraum zum Greifen
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

20 % Kraftersparnis

im Vergleich zu herkömmlichen Seitenschneidern gleicher Länge.

Mit angeschmiedeter Gelenkachse.

Artikel-Nr.	74 22 250 T
EAN	4003773080114
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Form	2
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	4,6
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	3,5
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) Ø mm	3,0
Länge mm	250
Gewicht netto g	460

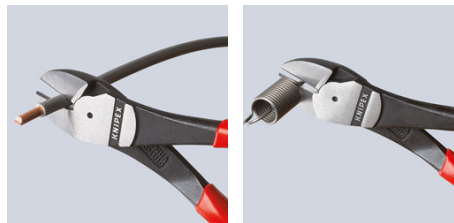

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten