


78 41 125

Electronic Super Knips®



- Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette
- Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte und lange Lebensdauer
- Exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm
- Gelenk mit Edelstahlknie
- Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten
- Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung
- Mit Drahtklemme - kein unkontrolliertes Wegspringen der Drahtabschnitte
- Mit schmalen Köpfen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl, brüniert

Artikel-Nr.	78 41 125
EAN	4003773040767
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Form	4
Kopf	
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) Ø mm	0,2 - 1,0
D mm	7,5
B mm	9,0
A mm	12,5
Länge mm	125
Gewicht netto g	57

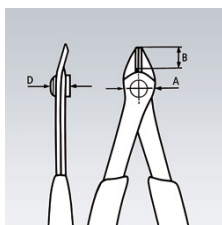

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

