

87 02 180

KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange



- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgelähmt

KNIPEX Cobra® - die Hightech-Wasserpumpenzange. Kein umständliches Ausprobieren der richtigen Öffnungsweite mehr. Stattdessen: obere Maulhälfte ans Werkstück anlegen, Knopf drücken und untere Backe 'ranschieben - genial einfach.


Artikel-Nr.	87 02 180
EAN	4003773042396
Zange	grau atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Einstellpositionen	18
Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) Ø Zoll	1 1/2
Kapazität für Rohre (Durchmesser) Ø mm	42
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm	36
Länge mm	180
Gewicht netto g	196




Feinverstellung per Druckknopf: schnell und komfortabel



Schnelle und passgenaue Einstellung direkt am Werkstück

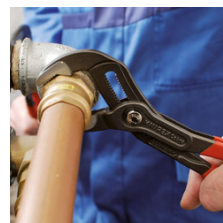

Gegen die Drehrichtung versetzte Zähne bewirken einen Selbstklemmeffekt und verhindern das Abrutschen am Werkstück.

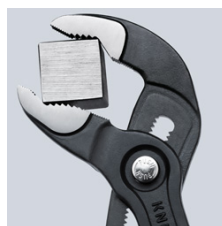

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten





Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
87 09 180	4003773034360	Ersatzteilsortiment Verstellung für 87 180