

09 02 240 T

Kabelzange "Lineman's Pliers" mit Befestigungsöse amerikanisches Modell




- Verbesserte Ausführung
- Jetzt 50 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung
- Massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar
- Ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten
- Besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul – für festes Zupacken und Ziehen
- Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Artikel-Nr.	09 02 240 T
EAN	4003773079941
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	4,6
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	3,0
Länge mm	240
Gewicht netto g	463



Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln

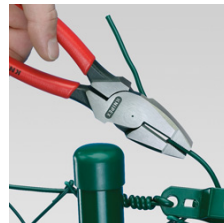

Kreuzgezahnte Greiffläche für festes Zupacken und Ziehen beim Zaunbau



Lange Schneiden zum Trennen von flachen Kabeln

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten