

# 09 12 240 T

## Kabelzange "Lineman's Pliers" mit Befestigungsöse amerikanisches Modell




- Verbesserte Ausführung
- Jetzt 50 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung
- Massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar
- Ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten
- Besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul – für festes Zupacken und Ziehen
- Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Mit Kabel-Einziehhilfe im Gelenkspalt
- Mit universeller Dorn-Crimpstelle unterhalb des Gelenks
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

<b>Artikel-Nr.</b>	09 12 240 T
<b>EAN</b>	4003773079958
<b>Zange</b>	schwarz atramentiert
<b>Kopf</b>	poliert
<b>Griffe</b>	mit Mehrkomponenten-Hüllen und integrierter Befestigungsöse
<b>Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	4,6
<b>Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	3,0
<b>Länge mm</b>	240
<b>Gewicht netto g</b>	455



Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln

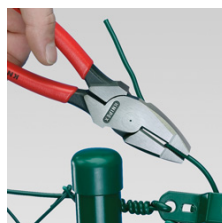

Kreuzgezahnte Greiffläche für festes Zupacken und Ziehen beim Zaunbau



Lange Schneiden zum Trennen von flachen Kabeln

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten