

09 12 240

# Kabelzange "Lineman's Pliers"

amerikanisches Modell




- Hoch übersetzt für leichtes Schneiden
- 50 % Kräftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung
- Massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar
- Ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten
- Besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul – für festes Zupacken und Ziehen
- Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Mit Kabel-Einziehhilfe im Gelenkspalt
- Mit universeller Dorn-Crimpstelle unterhalb des Gelenks

Artikel-Nr.	09 12 240
EAN	4003773071969
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	4,6
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	3,0
Länge mm	240
Gewicht netto g	470



Lange Schneiden zum Trennen von flachen Kabeln

Kreuzgezahnte Greiffläche für festes Zupacken und Ziehen beim Zaunbau

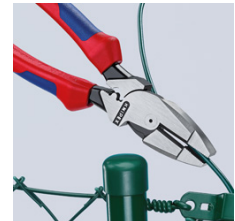

09 11/12 240: Universelle Dorn-Crimpstelle unterhalb des Gelenks

09 11/12 240: Kabel-Einziehhilfe im Gelenkspalt

Kreuzgezahnte Greiffläche für festes Zupacken und Ziehen beim Zaunbau



09 11/12 240: Kabel-Einziehhilfe im Gelenkspalt

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

