

11 06 160 T


Abisolierzange mit Befestigungsöse



- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung



Artikel-Nr.	11 06 160 T
EAN	4003773081418
Zange	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Form	
Kopf	
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Nennmaß	160 mm
Abisolierwerte Quadratmillimeter mm²	10,0
AWG	7
Abisolierwerte (Durchmesser) Ø mm	5,0
Länge mm	160
Gewicht netto g	168

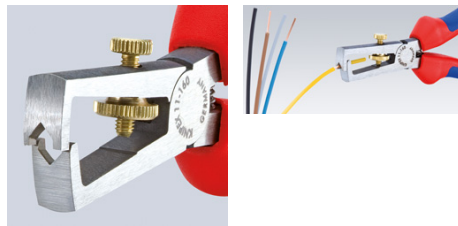

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten