

11 07 160


Abisolierzange



- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



Artikel-Nr.	11 07 160
EAN	4003773015499
Zange	verchromt
Griffe	tauchisoliert, VDE-geprüft
Form	0
Kopf	
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Abisolierwerte Quadratmillimeter mm²	10,0
Abisolierwerte (Durchmesser) Ø mm	5,0
AWG	7
Länge mm	160
Gewicht netto g	180

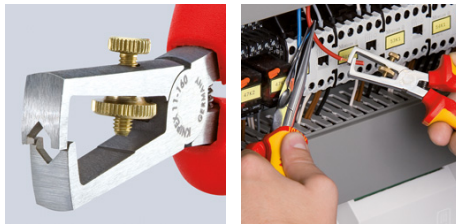

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
11 09 01	4003773052326	Ersatzteil-Set (Schraube und Mutter) für 11 160