

12 62 180




Automatische Abisolierzange



- Kompaktes Standard-Werkzeug zum günstigen Preis für alle gängigen Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien
- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolation
- Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht
- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm²
- Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen
- Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar



Artikel-Nr.	12 62 180
EAN	4003773054573
Abisolierwerte Quadratmillimeter mm²	0,2 - 6,0
AWG	24 - 10
Länge mm	180
Gewicht netto g	151

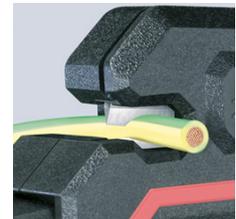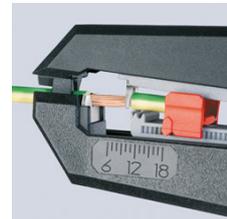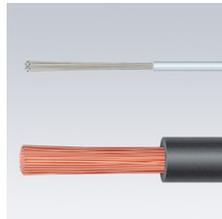

präzises Abisolieren von 0,2 - 6,0 mm² Drahtschneider bis 2,5 mm² max.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Abisolieren unter beengten Platzverhältnissen

Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
12 69 21	4003773060093	1 Paar Ersatzmesser für 12 62 180
12 69 23	4003773067115	Ersatzlängenanschlag für 12 62 180