


# 13 05 160 T

## Verdrahtungszange mit Befestigungsöse




- Die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten
- Zum Greifen und Biegen von Drähten
- Zum Schneiden von weichem, mittelhartem und hartem Draht
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC
- Mit Präzisions-Abisolierlöchern
- Zum Crimpen von Aderendhülsen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung


<b>Artikel-Nr.</b>	13 05 160 T
<b>EAN</b>	4003773079965
<b>Zange</b>	verchromt
<b>Kopf</b>	
<b>Griffe</b>	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
<b>Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	2,5
<b>Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	1,6
<b>Abisolierwerte Quadratmillimeter mm<sup>2</sup></b>	0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5
<b>Länge mm</b>	160
<b>Gewicht netto g</b>	142

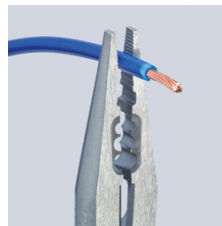


Greifen

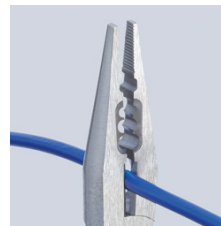

Schneiden

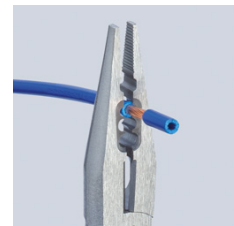

Abisolieren

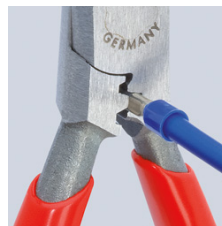

Crimpen 0,5 bis 2,5 mm<sup>2</sup>

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten