

# 14 22 160


## Abisolier-Seitenschneider



- Mit langer Schneide
- Hohe Schneidleistung durch Kraftgelenk
- Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 1,5 und 2,5 mm<sup>2</sup>
- Komfortables Schneiden von NYM-Kabeln bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Lange Spitzen für feinste Schneidarbeiten auch unter beengten Verhältnissen
- Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidhärte ca. 60 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



<b>Artikel-Nr.</b>	14 22 160
<b>EAN</b>	4003773034988
<b>Kopf</b>	poliert
<b>Griffe</b>	mit Mehrkomponenten-Hüllen
<b>Zange</b>	schwarz atramentiert
<b>Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	1,5
<b>Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	2,5
<b>Abisolierwerte Quadratmillimeter mm<sup>2</sup></b>	1,5 + 2,5
<b>AWG</b>	15 + 13
<b>Länge mm</b>	160
<b>Gewicht netto g</b>	206

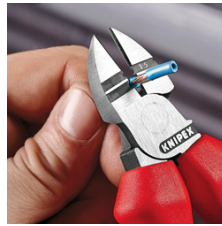

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

