

19 01 130


Rundzange mit Schneide (Schmuckbiegezange)



- Für feine Draht- und Silberschmuckarbeiten
- Geeignet für Biege- und Schneidarbeiten auch im Elektronik-Bereich
- Zum Anbiegen von Drahtösen
- Feine, spitz zulaufende, runde Backen, präzisionsgeschliffen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



| | |
|---|--------------------------|
| Artikel-Nr. | 19 01 130 |
| EAN | 4003773034995 |
| Zange | schwarz atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Kunststoff überzogen |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm | 2,2 |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm | 1,6 |
| D1 mm | 1,0 |
| T1 mm | 8,0 |
| W3 mm | 13,5 |
| W4 mm | 2,0 |
| L3 mm | 32,0 |
| Länge mm | 130 |
| Gewicht netto g | 73 |

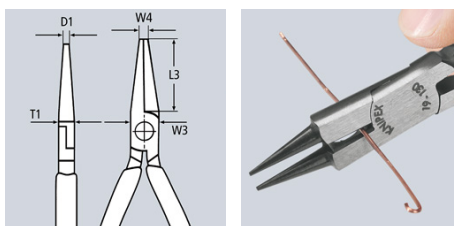

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

