


# 44 31 J02

## Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen

45° gewinkelt

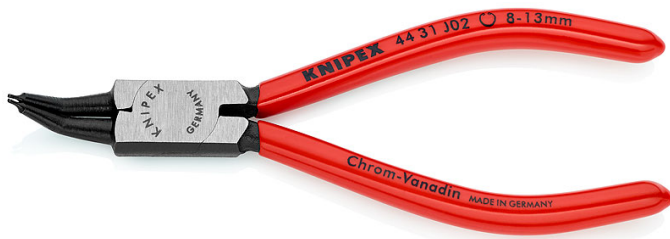

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
  - Form: 45° gewinkelte Spitzen



Artikel-Nr.	44 31 J02
EAN	4003773066941
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	3
Kapazität für Bohrungsdurchmesser Ø mm	8 - 13
Spitzen (Durchmesser) Ø mm	0,9
Länge mm	140
Gewicht netto g	90

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

