

25 02 160


Flachrundzange mit Schneide (Radiozange)



- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



| | |
|--|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 25 02 160 |
| EAN | 4003773023166 |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Form | 0 |
| Zange | schwarz atramentiert |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm | 2,5 |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm | 1,6 |
| T1 mm | 9,0 |
| W3 mm | 16,5 |
| W4 mm | 3,0 |
| T2 mm | 2,5 |
| L3 mm | 50,0 |
| Länge mm | 160 |
| Gewicht netto g | 144 |

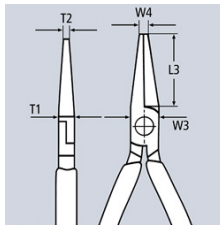

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

