


46 13 A0

Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen

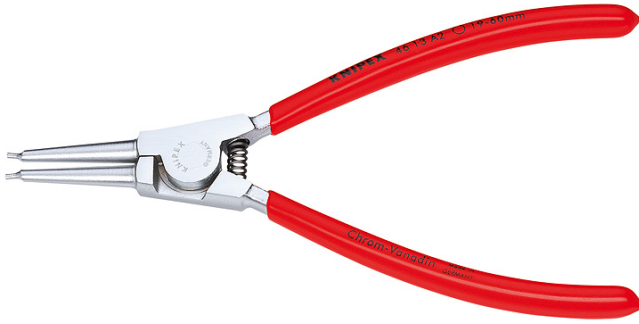

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
 - Form: DIN 5254 A; gerade Spitzen



Artikel-Nr.	46 13 A0
EAN	4003773017417
Zange	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	1
Kopf	
Kapazität für Wellendurchmesser Ø mm	3 - 10
Spitzen (Durchmesser) Ø mm	0,9
Länge mm	140
Gewicht netto g	85

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

