
 


46 21 A21

Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen

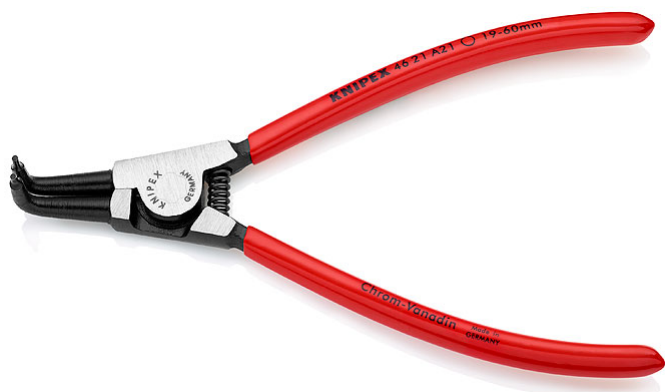

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
 - Form: DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen



Artikel-Nr.	46 21 A21
EAN	4003773022923
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	2
Kapazität für Wellendurchmesser Ø mm	19 - 60
Form	gebogene Spitzen
# Ø mm	19 - 60
Spitzen (Durchmesser) Ø mm	1,8
Länge mm	170
Gewicht netto g	132

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

