


30 11 140


Langbeckzange

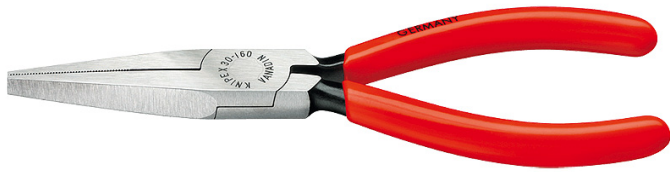

- Hoch belastbare und verschleißarme Greifzangen
- Verschiedene Backenformen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
 - Form: lange, flache Backen
 - Form: Greifflächen gezahnt



Artikel-Nr.	30 11 140
EAN	4003773033936
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	1
Zange	schwarz atramentiert
T1 mm	8,0
W3 mm	15,0
W4 mm	2,5
T2 mm	4,0
L3 mm	42,0
Länge mm	140
Gewicht netto g	86

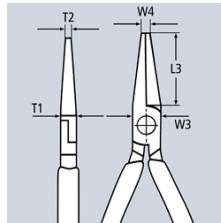

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

