

# 30 21 160


## Langbeckzange



- Hoch belastbare und verschleißarme Greifzangen
- Verschiedene Backenformen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
  - Form: lange, flach-runde Backen
  - Form: Greifflächen gezahnt



<b>Artikel-Nr.</b>	30 21 160
<b>EAN</b>	4003773035053
<b>Kopf</b>	poliert
<b>Griffe</b>	mit Kunststoff überzogen
<b>Form</b>	2
<b>Zange</b>	schwarz atramentiert
<b>T1 mm</b>	9,5
<b>W3 mm</b>	16,5
<b>W4 mm</b>	3,0
<b>T2 mm</b>	2,5
<b>L3 mm</b>	50,0
<b>Länge mm</b>	160
<b>Gewicht netto g</b>	121

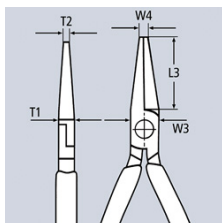

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

