

30 21 190


Langbeckzange



- Hoch belastbare und verschleißarme Greifzangen
- Verschiedene Backenformen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
 - Form: lange, flach-runde Backen
 - Form: Greifflächen gezahnt



Artikel-Nr.	30 21 190
EAN	4003773016366
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	2
Zange	schwarz atramentiert
T1 mm	8,0
W3 mm	18,5
W4 mm	3,0
T2 mm	2,4
L3 mm	50,0
Länge mm	190
Gewicht netto g	135

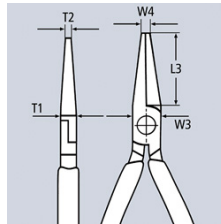

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

