

31 25 160


Greifzange (Nadelzange)



- Präzisionszangen für feinste Montage-, Biege- und Justierarbeiten
- Mit besonders langen Backen: Backenlänge 55,0 mm
- Glatt geschliffene Greifflächen
- Kanten sorgfältig entgratet
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



Artikel-Nr.	31 25 160
EAN	4003773016489
Zange	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Form	2
Kopf	
T1 mm	7,5
W3 mm	16,0
W4 mm	1,8
T2 mm	2,5
L4 mm	27,0
L3 mm	55,0
Abmessung Winkel °	45
Länge mm	160
Gewicht netto g	123

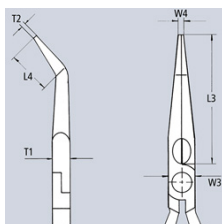

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

