

50 01 180


Kneifzange



- Für härteste Beanspruchung
- Bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt
- Hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung
- Schneidhärte ca. 60 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



Artikel-Nr.	50 01 180
EAN	4003773016021
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	2,0
Schneidenlänge mm	23
Länge mm	180
Gewicht netto g	316

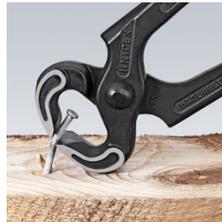

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

