

# 50 01 210


## Kneifzange



- Für härteste Beanspruchung
- Bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt
- Hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung
- Schneidhärte ca. 60 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



Artikel-Nr.	50 01 210
EAN	4003773016052
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	2,2
Schneidenlänge mm	25,5
Länge mm	210
Gewicht netto g	411

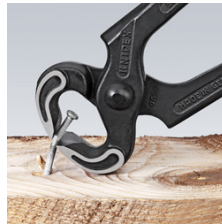

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

