

64 01 115


Elektronik-Vornschneider



- Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Durchgestecktes Präzisionsgelenk
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte min. 56 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
 - Form: Vornschneider, mit Facette



Artikel-Nr.	64 01 115
EAN	4003773017745
Kopf	spiegelpoliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	0
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	1,0
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	0,6
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) Ø mm	2,0
B mm	6,0
D mm	7,5
C mm	16,0
A mm	11,0
Länge mm	115
Gewicht netto g	76

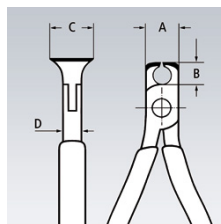

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

