

38 21 200


Mechanikerzange



- Hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen
- Greifflächen kreuzgezahnt
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
 - Form:40° gewinkelte Backen



Artikel-Nr.	38 21 200
EAN	4003773035176
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	2
Zange	schwarz atramentiert
T1 mm	9,5
W3 mm	17,5
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L3 mm	73,0
Abmessung Winkel °	40
Länge mm	200
Gewicht netto g	175

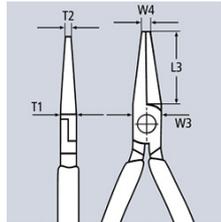

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

