

38 31 200


Mechanikerzange



- Hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen
- Greifflächen kreuzgezahnt
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
 - Form:Spitze geschweißt



Artikel-Nr.	38 31 200
EAN	4003773040712
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	3
Zange	schwarz atramentiert
T1 mm	9,5
W3 mm	17,5
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L3 mm	73,0
Länge mm	200
Gewicht netto g	176

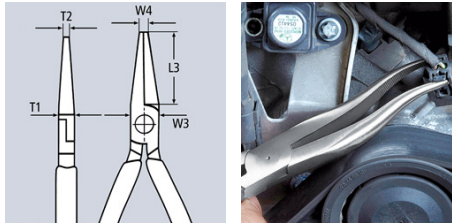

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

