


# 38 41 190


## Mechanikerzange

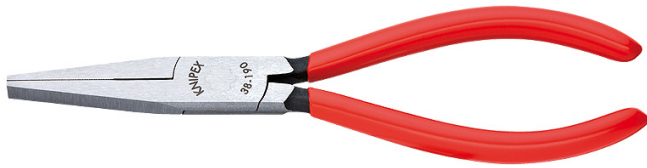

- Hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen
- Greifflächen kreuzgezahnt
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



<b>Artikel-Nr.</b>	38 41 190
<b>EAN</b>	4003773017141
<b>Kopf</b>	poliert
<b>Griffe</b>	mit Kunststoff überzogen
<b>Form</b>	4
<b>Zange</b>	schwarz atramentiert
<b>T1 mm</b>	8,0
<b>W3 mm</b>	18,0
<b>W4 mm</b>	4,0
<b>T2 mm</b>	8,0
<b>W1 mm</b>	7,5
<b>L3 mm</b>	50,0
<b>Länge mm</b>	190
<b>Gewicht netto g</b>	139

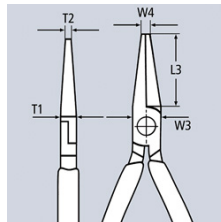

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

