

# 38 91 200


## Mechanikerzange



- Hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen
- Greifflächen kreuzgezahnt
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
  - Form: 45° gewinkelte, flach-runde, lange Backen, auch zum Greifen von Zündkerzensteckern und Rundteilen (Zündkerzenstecker-Ziehzange)



<b>Artikel-Nr.</b>	38 91 200
<b>EAN</b>	4003773017219
<b>Kopf</b>	poliert
<b>Griffe</b>	mit Kunststoff überzogen
<b>Form</b>	9
<b>Zange</b>	schwarz atramentiert
<b>T1 mm</b>	9,5
<b>W3 mm</b>	17,5
<b>T2 mm</b>	2,5
<b>L3 mm</b>	73,0
<b>Abmessung Winkel °</b>	45
<b>Länge mm</b>	200
<b>Gewicht netto g</b>	177

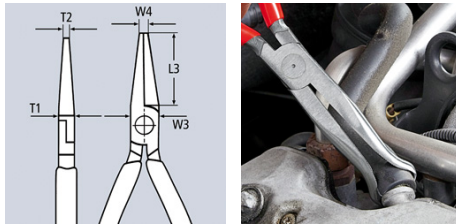

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

