

# 73 02 160

## KNIPEX X-Cut® Kompakt-Seitenschneider

hochübersetzt







- Kraftvoll, leicht und universell
- Schneidet präzise feinste Drähte ebenso wie mehrdrätige Kabel und harten Pianodraht
- Durchgestecktes Gelenk: höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- 40 % Kraftersparnis im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge
- Große Öffnungsweite für dickere Kabel
- Präziser Schnitt auch bei feinen Cu-Drähten
- Kompakte, gewichtssparende Bauweise
- Doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung
- Universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

40 % Kraftersparnis im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge

Mit doppelt gelagerter Gelenkachse.

<b>Artikel-Nr.</b>	73 02 160
<b>EAN</b>	4003773075127
<b>Zange</b>	schwarz atramentiert
<b>Kopf</b>	poliert
<b>Griffe</b>	mit Mehrkomponenten-Hüllen
<b>Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	3,8
<b>Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	2,7
<b>Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) Ø mm</b>	2,2
<b>Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrätig (Durchmesser) Ø mm</b>	12,0
<b>Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	4,8
<b>Länge mm</b>	160
<b>Länge mm</b>	160
<b>Gewicht netto g</b>	175

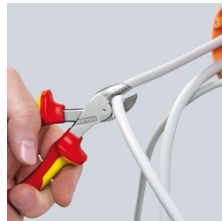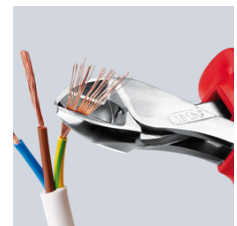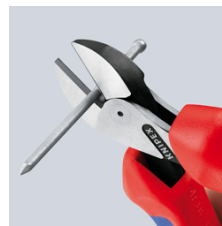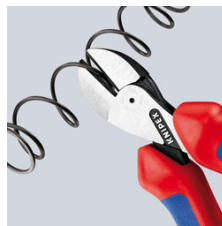

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

