

87 02 250

KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange




- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Mit schlanken Mehrkomponenten-Griffhüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport

KNIPEX Cobra® - die Hightech-Wasserpumpenzange. Kein umständliches Ausprobieren der richtigen Öffnungsweite mehr. Stattdessen: obere Maulhälfte ans Werkstück anlegen, Knopf drücken und untere Backe 'ranschieben - genial einfach.


Artikel-Nr.	87 02 250
EAN	4003773040316
Zange	grau atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen
Einstellpositionen	25
Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) Ø Zoll	2
Kapazität für Rohre (Durchmesser) Ø mm	50
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm	46
Länge mm	250
Gewicht netto g	366




Feinverstellung per Druckknopf: schnell und komfortabel

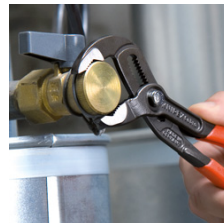

Schnelle und passgenaue Einstellung direkt am Werkstück

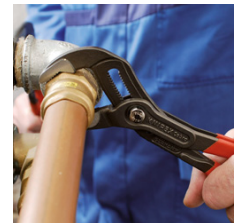

Gegen die Drehrichtung versetzte Zähne bewirken einen Selbstklemmeffekt und verhindern das Abrutschen am Werkstück.

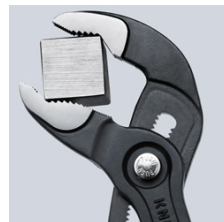

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten





Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
87 09 01	4003773074724	Ersatzteilsortiment Verstellung für 86/87 250/300 (ohne 87 2)