

87 02 300 T

KNIPEX Cobra® mit Befestigungsöse mit Befestigungsöse



- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

KNIPEX Cobra® – die Hightech-Wasserpumpenzange. Kein umständliches Ausprobieren der richtigen Öffnungsweite mehr. Stattdessen: obere Maulhälfte ans Werkstück anlegen, Knopf drücken und untere Backe ranschieben – genial einfach.


| | |
|--|---|
| Artikel-Nr. | 87 02 300 T |
| EAN | 4003773080169 |
| Zange | grau atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung |
| Einstellpositionen | 30 |
| Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) Ø Zoll | 2 3/4 |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm | 60 |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) Ø mm | 70 |
| Länge mm | 300 |
| Gewicht netto g | 600 |




Feinverstellung per Druckknopf: schnell und komfortabel



Schnelle und passgenaue Einstellung direkt am Werkstück

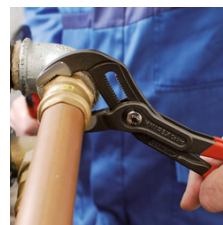

Gegen die Drehrichtung versetzte Zähne bewirken einen Selbstklemmeffekt und verhindern das Abrutschen am Werkstück.

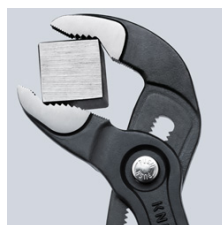

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

