

88 02 250 T

KNIPEX Alligator® mit Befestigungsöse mit Befestigungsöse




- Mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität
- Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Mit schlanken Mehrkomponenten-Griffhüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport

Artikel-Nr.	88 02 250 T
EAN	4003773080176
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Einstellpositionen	9
Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) Ø Zoll	2
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm	46
Kapazität für Rohre (Durchmesser) Ø mm	50
Länge mm	250
Gewicht netto g	370



Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück; die gesamte Betätigungskraft kann zum Drehen der Werkstücke eingesetzt werden; festes Zusammendrücken der Zangenschenkel ist nicht erforderlich, dadurch weniger Kraftaufwand

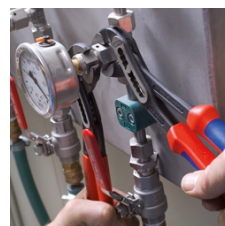

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

