

88 02 300

**KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange**



- Mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität
- Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



<b>Artikel-Nr.</b>	88 02 300
<b>EAN</b>	4003773029151
<b>Zange</b>	schwarz atramentiert
<b>Kopf</b>	poliert
<b>Griffe</b>	mit Mehrkomponenten-Hüllen
<b>Einstellpositionen</b>	9
<b>Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) Ø Zoll</b>	2 3/4
<b>Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm</b>	60
<b>Kapazität für Rohre (Durchmesser) Ø mm</b>	70
<b>Länge mm</b>	300
<b>Gewicht netto g</b>	565



Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück; die gesamte Betätigungskraft kann zum Drehen der Werkstücke eingesetzt werden; festes Zusammendrücken der Zangenschenkel ist nicht erforderlich, dadurch weniger Kraftaufwand



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

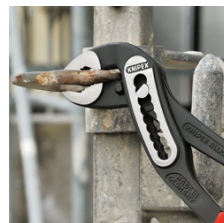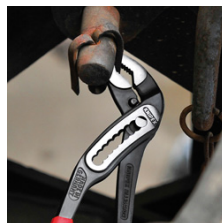

**Ersatzteile**

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>EAN</b>	
88 09 300	4003773053521	Bolzen (Kerpinstift) für 88 300