

# 90 25 40

## Rohrschneider für Verbund- und Kunststoffrohre



PATENTED




- Zum Schneiden dickwandiger Kunststoff- und Verbundrohre Ø 26,0 bis 40,0 mm
- Schneidet Rohre nach dem Ratschenprinzip durch mehrere Hübe
- Mit beweglichen Auflagebacken zur richtigen Fixierung des Rohres für einen rechtwinkligen Schnitt
- Werkzeugkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet
- Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar



<b>Artikel-Nr.</b>	90 25 40
<b>EAN</b>	4003773045182
<b>Werkzeug</b>	verzinkt
<b>Griffe</b>	mit Mehrkomponenten-Hüllen
<b>Schneidkapazitäten (Durchmesser) Ø mm</b>	26 - 40
<b>Schneidenlänge mm mm</b>	40
<b>Länge mm</b>	210
<b>Gewicht netto g</b>	500



Sauberes Schneiden dickwandiger Kunststoff- und Verbundrohre

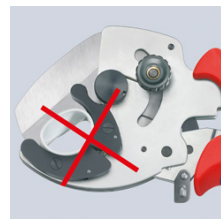

Nicht für dünnwandige Kunststoffrohre geeignet. Dafür bitte Artikel-Nummer 90 20 185 verwenden.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



### Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
90 29 40	4003773045199	Ersatzmesser für 90 25 40 für Verbund- und Kunststoffrohre
90 29 40 01	4003773053675	Klemmschraube für 90 25 40
90 29 40 02	4003773053682	Befestigungsschraube für 90 25 40
90 29 40 03	4003773053699	Schonbacken für 90 25 40