



# 90 55 280 Blechnabber

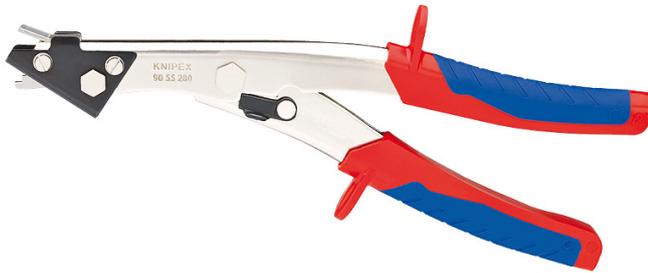


- Zum Schneiden von Eisen-, Kupfer- oder Aluminium-Blech bis max. 1,2 mm Dicke, Kunststoff bis max. 2,0 mm Dicke
- Schneiden der Materialien ohne Verformung
- Saubere Schnittkanten, keine Nacharbeit am geschnittenen Profil
- Mit Spanbrecher
- Leichte Handhabung
- Schnittbreite: 2,7 mm
- Werkzeugkörper: Spezial-Werkzeugstahl, gewalzt, ölgehärtet
- Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar



<b>Artikel-Nr.</b>	90 55 280
<b>EAN</b>	4003773026730
<b>Werkzeug</b>	vernickelt
<b>Griffe</b>	mit Mehrkomponenten-Hüllen
<b>Länge mm</b>	280
<b>Gewicht netto g</b>	461

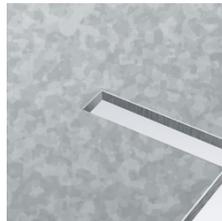

Ausklinken und Spanbrechen in einem Arbeitsgang

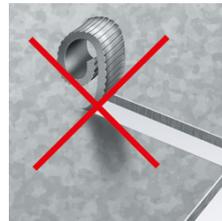

Ausklinken ohne Spanbrecher

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



## Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
90 59 280	4003773027355	Ersatzmesser für 90 55 280
90 59 280 01	4003773053705	Metallkappe für 90 55 280
90 59 280 02	4003773053712	Öffnungsfeder für 90 55 280