

95 32 038


**Kabelschere (Ratschenprinzip)
mit Teleskopschenkeln**



- Kabelschere mit verstell- und abwinkelbaren Teleskopschenkeln
- Für Kabeldurchmesser bis 38 mm, abwinkelbare Schenkel zum Einstellen der optimalen Schenkelweite, auch geeignet zum Arbeiten in beengten Arbeitsbereichen
- Komfortables Arbeiten durch Ratschenprinzip und geringes Gewicht
- Hochbelastbare Teleskopschenkel aus Aluminium-Ovalrohr; ausziehbar bis auf 770 mm für maximalen Hebel bei großen Kabeldurchmessern; einschiebbar auf 570 mm für minimalen Platzbedarf beim Transport
- Auswechselbarer Schneidkopf
- Großer Schneidbereich bis max. Ø 38 mm oder max. 280 mm² (z. B. 4 x 70 mm² NYY) bei Cu- und Al-Kabeln
- Leichter, sauberer Schnitt durch optimierte Schneidengeometrie
- Nachstellbares Schraubgelenk
- Schneidkopf: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, ölgehärtet
- Schenkel: Aluminium-Oval-Rohr, hochfest

Verstellbare Schenkel in Länge und Winkelstellung für leichteres Arbeiten: Schenkellänge einstellen auf den optimalen Hebel für kraftvolles Schneiden; Schenkel abwinkeln für hand- und armfreundliche Griffstellung

Artikel-Nr.	95 32 038
EAN	4003773071556
Kopf	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) Ø mm	38
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig mm²	280
MCM	550
Länge mm	570
Gewicht netto g	1980

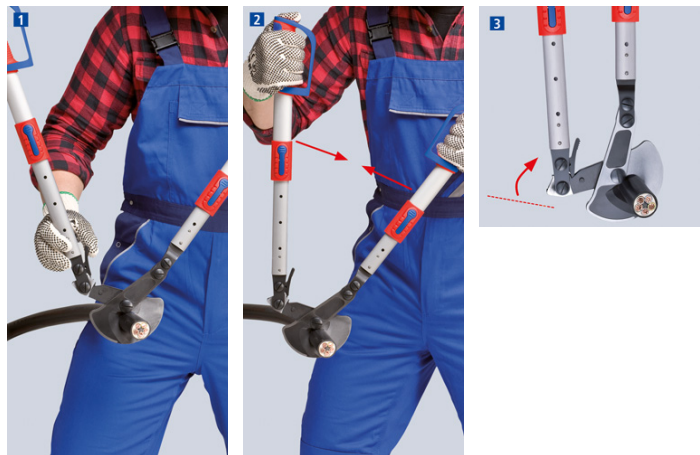

Einstellen einer günstigen Schenkelweite

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Nach dem ersten Teilschnitt die Schenkel per Ratschenprinzip öffnen

Schneid- und Öffnungsvorgang wiederholen, bis das Kabel durchgeschnitten ist

Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
95 39 038	4003773073260	Ersatzmesserkopf für 95 32 038