


97 21 215 B






Crimpzange

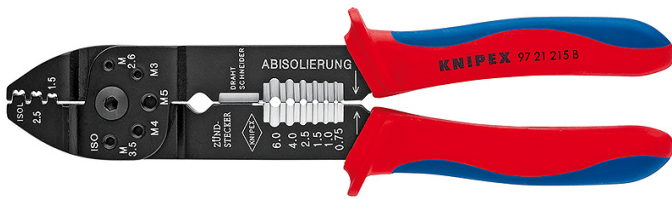

- Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern und offenen Steckverbindern
- Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5
- Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf
- Spezialstahl, hochfest



Artikel-Nr.	97 21 215 B
EAN	4003773019695
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Anwendung	unisolierte, offene Steckverbinder (6,3 mm Steckerbreite)
Kapazität Quadratmillimeter mm²	0,5 - 2,5
Anzahl der Nester	3
AWG	20 - 13
Länge mm	230
Gewicht netto g	221

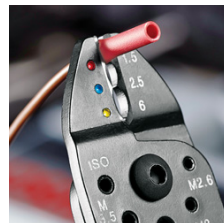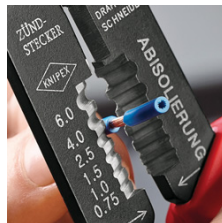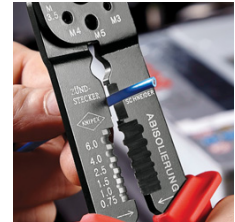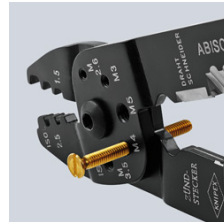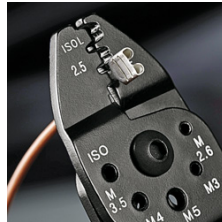

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

