





97 22 240 Crimpzange

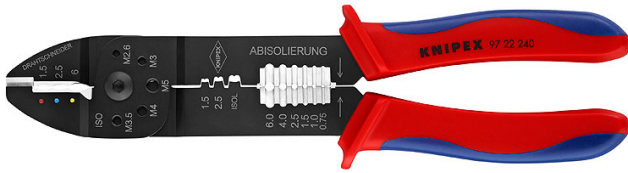

- Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern und offenen Steckverbindern
- Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5
- Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf
- Spezialstahl, hochfest



Artikel-Nr.	97 22 240
EAN	4003773070726
Zange	schwarz lackiert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kapazität Quadratmillimeter mm²	0,5 - 6,0
Anwendung	isolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder
Anzahl der Nester	3
AWG	20 - 10
Länge mm	240
Gewicht netto g	300

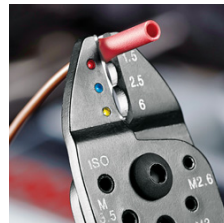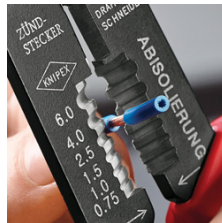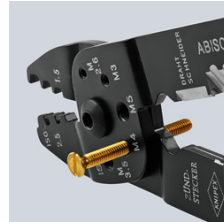

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

