


97 49 50

Crimpeinsatz für Koaxial-Verbinder/Auto-Telefon

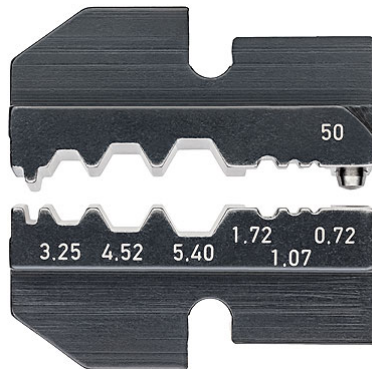

Artikel-Nr.	97 49 50
EAN	4003773030966
Anwendung	Koaxial-Verbinder/Auto-Telefon RG 58, 174, 188, 316
Kabeltyp	RG 58, 174, 188, 316
Crimpmass SW mm mm	3,25; 4,52; 5,4; 1,72; 1,07; 0,72
Hülsen (Durchmesser) Ø mm	3,9; 5,4; 6,4; 2,1; 1,3; 0,95
Anzahl der Nester	6
Gewicht netto g	48

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Produkte

No.	EAN	
97 43 200	4003773030812	Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze
97 43 E	4003773076858	
97 43 E AUS	4003773076872	
97 43 E UK	4003773076865	
97 43 E US	4003773077008	