


# 97 51 10

## Crimpzange für Westernstecker



- Profiwerkzeug zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel
- Zum Verpressen von 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 11/12 (9,65 mm breit) und Typ RJ 45 (11,68 mm breit)
- Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge
- Mit zusätzlicher Abisolier-Funktion für Rundkabel
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

<b>Artikel-Nr.</b>	97 51 10
<b>EAN</b>	4003773043171
<b>Zange</b>	brüniert
<b>Griffe</b>	mit Mehrkomponenten-Hüllen
<b>Anwendungsbereich</b>	Westernstecker
<b>Kapazität</b>	RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm
<b>Anzahl der Nester</b>	2
<b>Länge mm</b>	190
<b>Gewicht netto g</b>	340

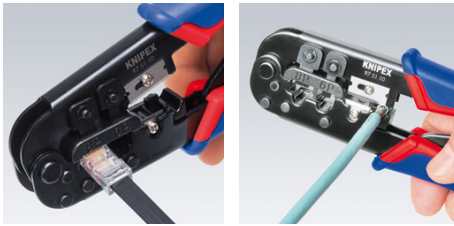

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



### Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
97 59 06	4003773029700	4 Ersatzmesser für 97 51 10